

Låsspak i plast med innergänga, gänginsats i brunerat stål

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning

Material:

Greppspak av glasfiberförstärkt plast med kuggring av zinkgods. Ståldelar hållfasthetsklass 5.8.

Utförande:

Brunerade ståldelar.

På begäran:

Ytterligare innergångar och specialutföranden.

Måttet "H1" kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.

Låsspak i plast med innergänga, gänginsats i brunerat stål


Artikelbeskrivning/produktbilder




Låsspak i plast med innergänga, gänginsats i brunerat stål

Artikelbeskrivning/produktbilder

Lossa
genom att lyfta

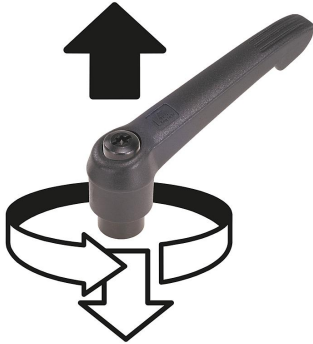

Ritningar

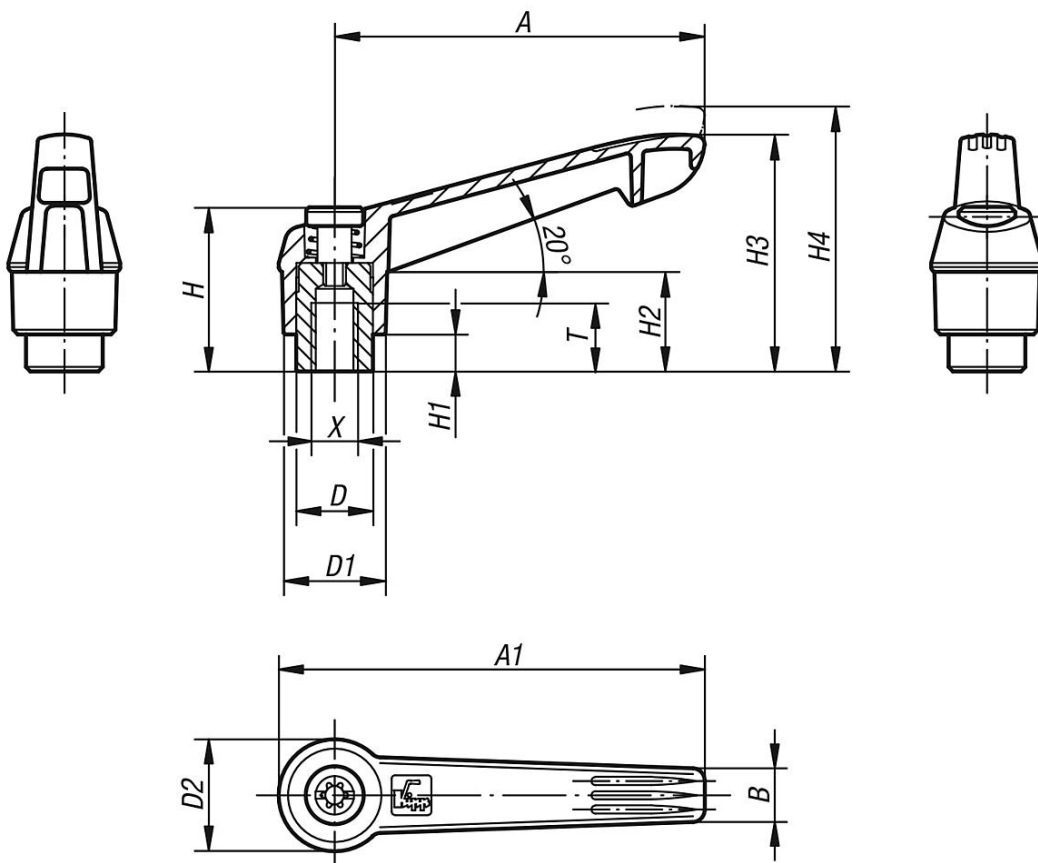

Artikelöversikt

Låsspakar med innergänga och plasthandtag

Låsspak i plast med innergänga, gänginsats i brunerat stål

Artikelöversikt

Beställningsnr.	Färg grundkropp	Material grundkropp	Storlek	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Antal tänder
K0269.41288	ljusgrå RAL 7035	plast	4	M12	17	19	25,5	27,5	43	10	26	61	66	95	109	13	24
K0269.5121	svartgrå RAL 7021	plast	5	M12	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K0269.5122	ren orange RAL 2004	plast	5	M12	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K0269.51216	rapsgul RAL 1021	plast	5	M12	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K0269.51284	trafikrött RAL 3020	plast	5	M12	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K0269.51286	signalgrön RAL 6032	plast	5	M12	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K0269.51287	trafikblå RAL 5017	plast	5	M12	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K0269.51288	ljusgrå RAL 7035	plast	5	M12	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K0269.5161	svartgrå RAL 7021	plast	5	M16	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K0269.5162	ren orange RAL 2004	plast	5	M16	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K0269.51616	rapsgul RAL 1021	plast	5	M16	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K0269.51684	trafikrött RAL 3020	plast	5	M16	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K0269.51686	signalgrön RAL 6032	plast	5	M16	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K0269.51687	trafikblå RAL 5017	plast	5	M16	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26
K0269.51688	ljusgrå RAL 7035	plast	5	M16	23	23	30	32,5	49	12	33	72	77	110	126	15,5	26