



# Tätande kantskyddsprofiler med stålvajectärna, Form F

Artikelbeskrivning/produktbilder

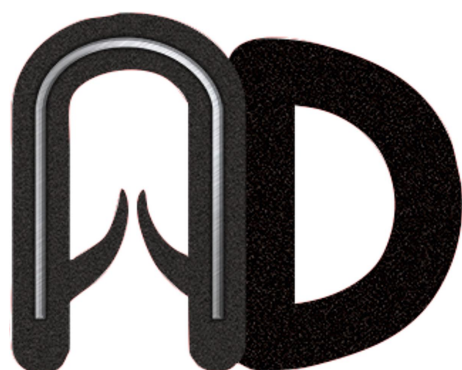

Minsta böjradie:

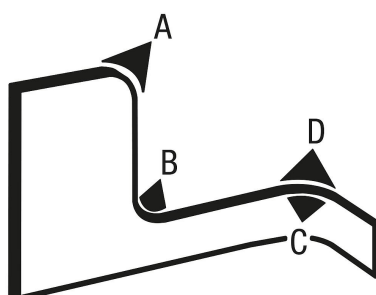

## Beskrivning

### Material:

Kantskydd EPDM eller PVC.  
Tätning EPDM-cellegummi.

### Utförande:

Svart.

### Anmärkning:

Förutom att skydda kanter tätar dessa profiler även andra komponenter, till exempel dörrar, luckor och kåpor, mot fukt, damm och smuts. Beroende på cellgummiprofilens form kan de användas inom många olika områden.

Vi rekommenderar att kantskyddsprofilernas tätning pressas ihop max. 50 % (kompression).

För att garantera bästa möjliga tätning ska tätningen komprimeras 30-40 %. Uppgifterna är endast rekommendationer; i praktiken varierar de beroende på användning och vilka komponenter som monteras.


### Montage:

Enkel, snabb och problemfri montering. När man trycker fast den för hand klämmer den tätande kantskyddsprofilen till automatiskt. Inget lim eller fästmaterial behövs.

### På begäran:

Ytterligare längder.

## Ritningar

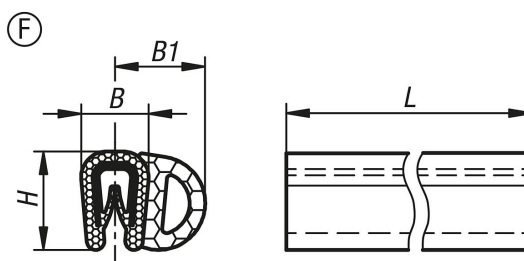

## Artikelöversikt

Beställningsnr.	Form	Material grundkropp	L	Kläm område mm	Minsta böjradie mm	B	B1	H
K1368.510X2000	F	PVC	2000	1,0-2,0	A=20 B=15 C=30 D=30	7	9	10
K1368.510X5000	F	PVC	5000	1,0-2,0	A=20 B=15 C=30 D=30	7	9	10
K1368.510X10000	F	PVC	10000	1,0-2,0	A=20 B=15 C=30 D=30	7	9	10
K1368.510X20000	F	PVC	20000	1,0-2,0	A=20 B=15 C=30 D=30	7	9	10
K1368.510X50000	F	PVC	50000	1,0-2,0	A=20 B=15 C=30 D=30	7	9	10

