

## Råmagneter (skivmagneter) av NdFeB

Artikelbeskrivning/produktbilder



### Beskrivning

**Material:**  
NdFeB N35 (neodym).

**Utförande:**  
Förnicklad.


**Anmärkning:**  
Oskärmat system.

**Temperaturområde:**  
max. 80 °C.

**Montage:**  
Magneterna kan pressas in eller limmas fast.

**Ritningsinformation:**  
1) Häftyta

### Ritningar

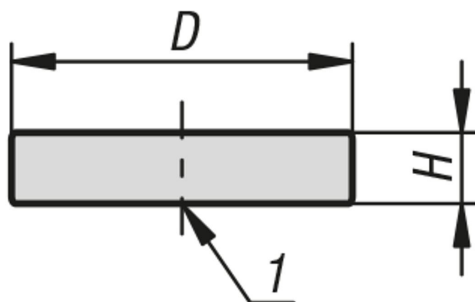

### Artikelöversikt

#### Råmagneter (skivmagneter) av NdFeB

Beställningsnr.	D	H	Häftkraft N
K1404.05	5 ±0,1	3 ±0,1	5
K1404.06	6 ±0,1	3 ±0,1	7,5
K1404.08	8 ±0,1	4 ±0,1	13
K1404.10	10 ±0,1	3 ±0,1	15
K1404.12	12 ±0,1	3 ±0,1	20
K1404.15	15 ±0,1	3 ±0,1	25
K1404.18	18 ±0,1	3 ±0,1	33
K1404.24	24 ±0,1	3 ±0,1	39