

Korsvred i plast med utstickande stålbusning, Form L: yttergånga

Artikelbeskrivning/produktbilder



Beskrivning

Material:

Termoplast polyamid förstärkt, svartgrå RAL 7021.
Ståldelar i hållfasthetsklass 5.8 eller rostfritt stål 1.4305.

Utförande:

Ståldelar blåromaterade eller i blankt rostfritt stål.

Anmärkning:

Korsvred med utstickande stålbusning är lämpliga för utföranden med innergånga, särskilt tvärstiftsförbindningar.

Användning:

Korsvreden är speciellt framtagna för insatser vid ökade hygienkrav. Den slutna handtagskonturen med slät yta är väldigt lätt att rengöra.

Fördelar:

Fukt- och rengöringsmedelsbeständigt (vid desinfektion), inga toxiska biverkningar (biokompatibilitet).


Korsvreden kan dras åt och lossas utan verktyg.

Passar för manuell fixering och fastklämning. Olika gängstorlekar.

På begäran:

Specialutföranden.

Ritningar

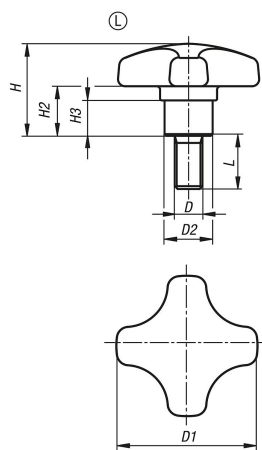

Artikelöversikt

Beställningsnr.	Form	Material komponent	Komponentens yta	Färg grundkropp	D	D1	D2	H	H2	H3	L
K1794.250590X10	L	stål	blått passiverat	svartgrått	M5	25	10	18	9	7	10
K1794.250590X15	L	stål	blått passiverat	svartgrått	M5	25	10	18	9	7	15
K1794.250590X20	L	stål	blått passiverat	svartgrått	M5	25	10	18	9	7	20
K1794.320690X10	L	stål	blått passiverat	svartgrått	M6	32	13,5	22	12	9,5	10
K1794.320690X15	L	stål	blått passiverat	svartgrått	M6	32	13,5	22	12	9,5	15
K1794.320690X20	L	stål	blått passiverat	svartgrått	M6	32	13,5	22	12	9,5	20
K1794.320690X25	L	stål	blått passiverat	svartgrått	M6	32	13,5	22	12	9,5	25
K1794.320690X30	L	stål	blått passiverat	svartgrått	M6	32	13,5	22	12	9,5	30
K1794.400890X15	L	stål	blått passiverat	svartgrått	M8	40	13,5	26	14	10	15
K1794.400890X20	L	stål	blått passiverat	svartgrått	M8	40	13,5	26	14	10	20

Korsvred i plast med utstickande stålbusning, Form L: yttergånga

Artikelöversikt

Beställningsnr.	Form	Material komponent	Komponentens yta	Färg grundkropp	D	D1	D2	H	H2	H3	L
K1794.400890X25	L	stål	blått passiverat	svartgrått	M8	40	13,5	26	14	10	25
K1794.400890X30	L	stål	blått passiverat	svartgrått	M8	40	13,5	26	14	10	30
K1794.400890X40	L	stål	blått passiverat	svartgrått	M8	40	13,5	26	14	10	40
K1794.400890X50	L	stål	blått passiverat	svartgrått	M8	40	13,5	26	14	10	50
K1794.501090X20	L	stål	blått passiverat	svartgrått	M10	50	19	32	18	12	20
K1794.501090X25	L	stål	blått passiverat	svartgrått	M10	50	19	32	18	12	25
K1794.501090X30	L	stål	blått passiverat	svartgrått	M10	50	19	32	18	12	30
K1794.501090X40	L	stål	blått passiverat	svartgrått	M10	50	19	32	18	12	40
K1794.501090X50	L	stål	blått passiverat	svartgrått	M10	50	19	32	18	12	50
K1794.501090X60	L	stål	blått passiverat	svartgrått	M10	50	19	32	18	12	60
K1794.631290X20	L	stål	blått passiverat	svartgrått	M12	63	19	38	21,5	12,5	20
K1794.631290X25	L	stål	blått passiverat	svartgrått	M12	63	19	38	21,5	12,5	25
K1794.631290X30	L	stål	blått passiverat	svartgrått	M12	63	19	38	21,5	12,5	30
K1794.631290X40	L	stål	blått passiverat	svartgrått	M12	63	19	38	21,5	12,5	40
K1794.631290X50	L	stål	blått passiverat	svartgrått	M12	63	19	38	21,5	12,5	50
K1794.631290X60	L	stål	blått passiverat	svartgrått	M12	63	19	38	21,5	12,5	60
K1794.2505290X10	L	rostfritt stål	blank	svartgrått	M5	25	10	18	9	7	10
K1794.2505290X15	L	rostfritt stål	blank	svartgrått	M5	25	10	18	9	7	15
K1794.2505290X20	L	rostfritt stål	blank	svartgrått	M5	25	10	18	9	7	20
K1794.3206290X10	L	rostfritt stål	blank	svartgrått	M6	32	13,5	22	12	9,5	10
K1794.3206290X15	L	rostfritt stål	blank	svartgrått	M6	32	13,5	22	12	9,5	15
K1794.3206290X20	L	rostfritt stål	blank	svartgrått	M6	32	13,5	22	12	9,5	20
K1794.3206290X25	L	rostfritt stål	blank	svartgrått	M6	32	13,5	22	12	9,5	25
K1794.3206290X30	L	rostfritt stål	blank	svartgrått	M6	32	13,5	22	12	9,5	30
K1794.4008290X15	L	rostfritt stål	blank	svartgrått	M8	40	13,5	26	14	10	15
K1794.4008290X20	L	rostfritt stål	blank	svartgrått	M8	40	13,5	26	14	10	20
K1794.4008290X25	L	rostfritt stål	blank	svartgrått	M8	40	13,5	26	14	10	25
K1794.4008290X30	L	rostfritt stål	blank	svartgrått	M8	40	13,5	26	14	10	30
K1794.4008290X40	L	rostfritt stål	blank	svartgrått	M8	40	13,5	26	14	10	40
K1794.4008290X50	L	rostfritt stål	blank	svartgrått	M8	40	13,5	26	14	10	50
K1794.5010290X20	L	rostfritt stål	blank	svartgrått	M10	50	19	32	18	12	20
K1794.5010290X25	L	rostfritt stål	blank	svartgrått	M10	50	19	32	18	12	25
K1794.5010290X30	L	rostfritt stål	blank	svartgrått	M10	50	19	32	18	12	30
K1794.5010290X40	L	rostfritt stål	blank	svartgrått	M10	50	19	32	18	12	40
K1794.5010290X50	L	rostfritt stål	blank	svartgrått	M10	50	19	32	18	12	50
K1794.5010290X60	L	rostfritt stål	blank	svartgrått	M10	50	19	32	18	12	60
K1794.6312290X20	L	rostfritt stål	blank	svartgrått	M12	63	19	38	21,5	12,5	20
K1794.6312290X25	L	rostfritt stål	blank	svartgrått	M12	63	19	38	21,5	12,5	25
K1794.6312290X30	L	rostfritt stål	blank	svartgrått	M12	63	19	38	21,5	12,5	30
K1794.6312290X40	L	rostfritt stål	blank	svartgrått	M12	63	19	38	21,5	12,5	40
K1794.6312290X50	L	rostfritt stål	blank	svartgrått	M12	63	19	38	21,5	12,5	50
K1794.6312290X60	L	rostfritt stål	blank	svartgrått	M12	63	19	38	21,5	12,5	60