


## Teleskopskenor i stål, kompakta helt utdragbara, bärförmåga upp till 480 kg

Artikelbeskrivning/produktbilder

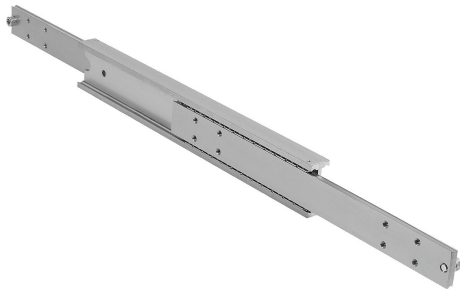

### Beskrivning

#### Material:

Skenor i stål.  
Kulhållare i stål.  
Kulor i rostfritt stål.

#### Utförande:

Förzinkade skenor.  
Förzinkade kulhållare.  
Härdade kulor.

#### Beställningsinformation:

Säljs separat.

#### Anmärkning:

För de helt utdragbara teleskopskenorna är rörelsen lika med monteringslängden, vilket gör dem bekvämare och enklare att använda. Teleskopskenorna når de angivna bärförmågorna vid sidomontering.

Teleskopskenornas dynamiska lastkapacitet anger maximal belastningsförmåga för ett vertikalt monterat par teleskopskenor när hela utdragslängden utnyttjas.

Vid horisontell montering är bärförmågan 70 % lägre.

Passar för skenavstånd upp till 1 000 mm.

#### Tekniska data

Rörelsehastighet: 0,5 m/s.


#### Temperaturområde:

-20 °C - +180 °C.

# Teleskopskenor i stål, kompakta helt utdragbara, bärförmåga upp till

## 480 kg

### Ritningar

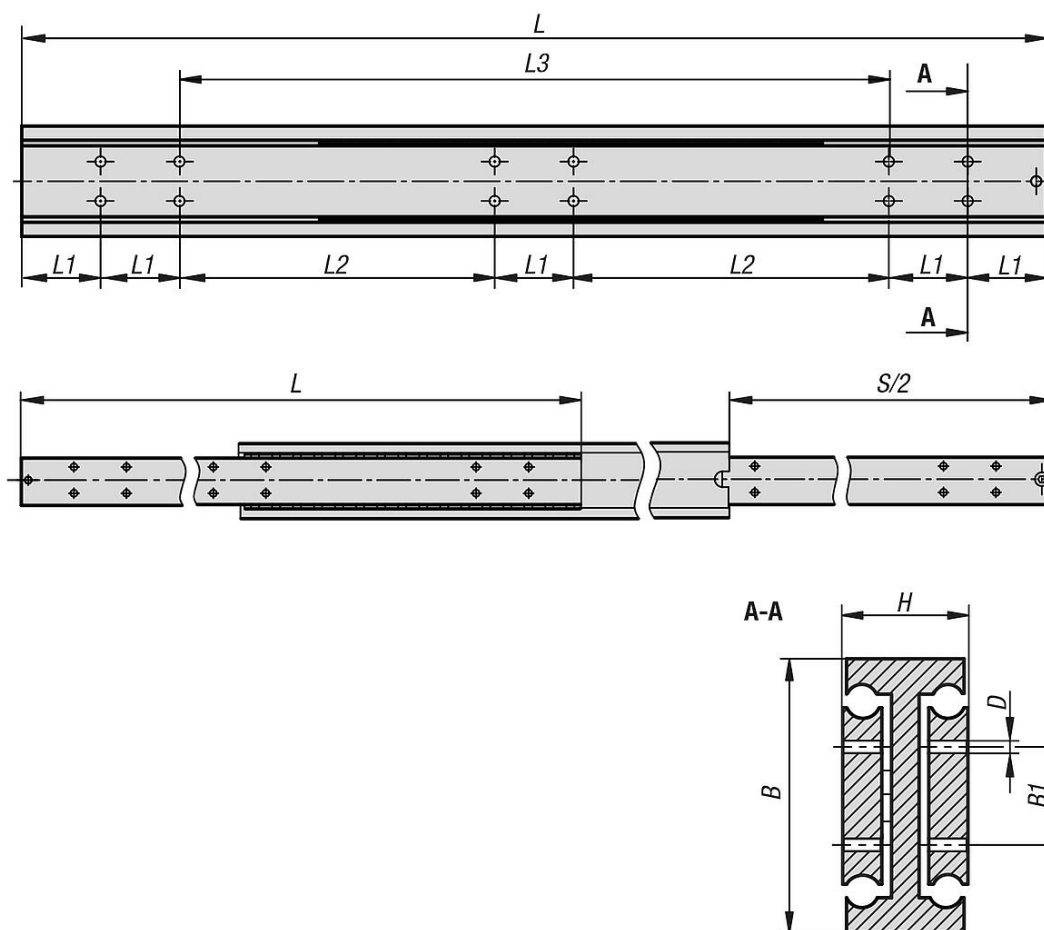

### Artikelöversikt

#### Teleskopskenor i stål, kompakta, helt utdragbara, bärförmåga upp till 480 kg

Beställningsnr.	B	B1	D	H	L	L1	L2	L3	Antal hål	Slag S	Bärförmåga per par kg
K2074.0400	70	25	M8	32	400	50	-	200	8	400	440
K2074.0450	70	25	M8	32	450	50	-	250	8	450	450
K2074.0500	70	25	M8	32	500	50	-	300	8	500	460
K2074.0550	70	25	M8	32	550	50	-	350	8	550	470
K2074.0600	70	25	M8	32	600	50	-	400	8	600	480
K2074.0650	70	25	M8	32	650	50	200	-	12	650	460
K2074.0700	70	25	M8	32	700	50	225	-	12	700	440
K2074.0750	70	25	M8	32	750	50	250	-	12	750	420
K2074.0800	70	25	M8	32	800	50	275	-	12	800	400
K2074.0850	70	25	M8	32	850	50	300	-	12	850	380
K2074.0900	70	25	M8	32	900	50	325	-	12	900	360
K2074.0950	70	25	M8	32	950	50	350	-	12	950	340
K2074.1000	70	25	M8	32	1000	50	375	-	12	1000	320
K2074.1050	70	25	M8	32	1050	50	400	-	12	1050	310
K2074.1100	70	25	M8	32	1100	50	425	-	12	1100	300
K2074.1150	70	25	M8	32	1150	50	450	-	12	1150	290
K2074.1200	70	25	M8	32	1200	50	475	-	12	1200	280
K2074.1250	70	25	M8	32	1250	50	500	-	12	1250	270
K2074.1300	70	25	M8	32	1300	50	525	-	12	1300	260
K2074.1400	70	25	M8	32	1400	50	575	-	12	1400	240

# Teleskopskenor i stål, kompakta helt utdragbara, bärförmåga upp till 480 kg

## Artikelöversikt

Beställningsnr.	B	B1	D	H	L	L1	L2	L3	Antal hål	Slag S	Bärförmåga per par kg
K2074.1500	70	25	M8	32	1500	50	625	-	12	1500	220